


## Schotbalken

### PRODUCT OMSCHRIJVING


**ESEP** schotbalken afsluitsysteem voor tijdelijke of noodafsluiting van open kanalen. Schotbalken vervaardigd uit aluminium AIMgSi1 – F28 legering, frame vervaardigd uit RVS AISI 304 of RVS AISI 316. Afdichting met vuilwaterbestendige EPDM rubber. Het systeem is driezijdig dichtend.

### TOEPASSING

Schotbalken zijn eenvoudige afsluiter die in geleide profielen worden geplaatst. Het systeem wordt voornamelijk toegepast als noodafsluiting en dient als tijdelijke afsluiting van open kanalen, met waterdruk vanaf één of wisselende zijden.

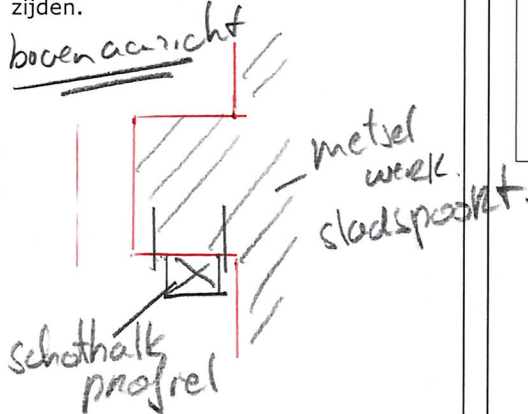

### TEKENING

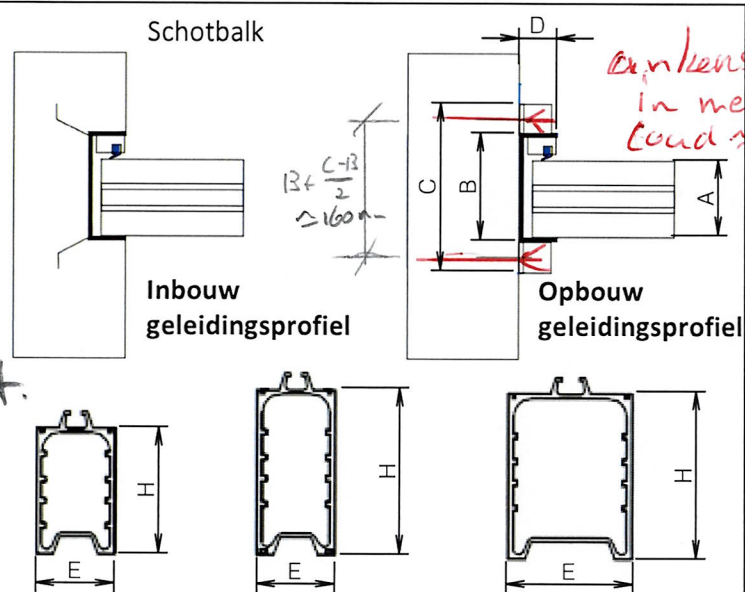

### KWALITEIT

- Schotbalkenframe in RVS AISI 304 or AISI 316.
- Schotbalken uit aluminium, AIMgSi1 – F28 legering, volgens DIN1725 deel1
- Toleranties volgens DIN1748 deel 4
- Afdichting met EPDM, CR and/of NBR.
- Uitvoering met afwijkende materialen op aanvraag mogelijk

Optioneel:

- Schotbalkensleutel voor handmatig plaatsen van de balken.
- Aandrukinstallatie (verhindert opdrijven van schotbalken)



### SPECIFICATIES

Type	E	H	A	B	C	D
SB 70-100	70	100	70	110	210	60
SB 70-150	70	150	70	110	210	60
SB 110-150	110	150	110	150	250	60