



SISÄLTÖ

Muoviputki tai desibeliputki
massiivilaatassa

TUNNUS

WP-MP-L2

RAKENNUSOSA

Massiivilaatta välipohja


PVM

100222

REV

B

Ei mittakaavassa

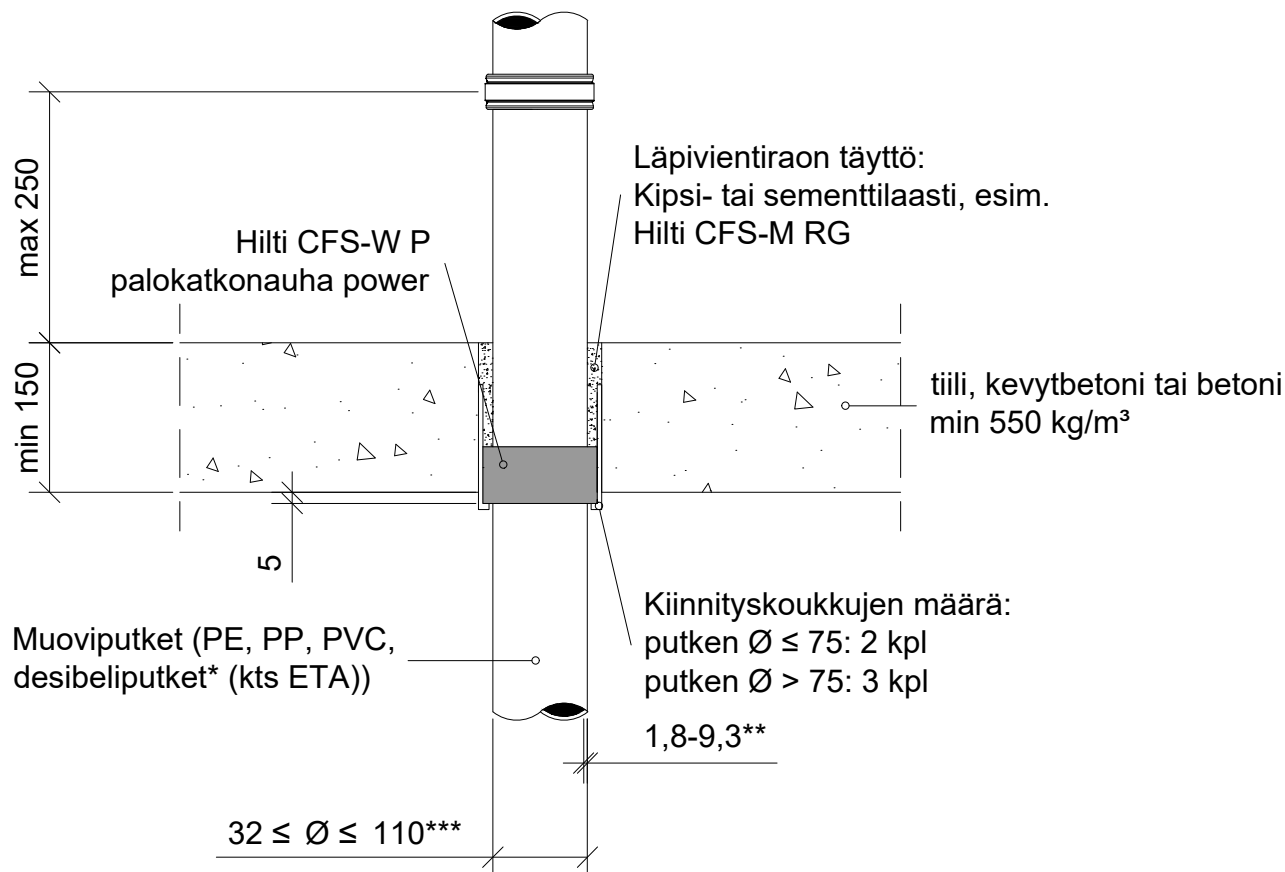

- Hyväksyntä ETA-20/0989

- Asennettava Hiltin ohjeiden mukaisesti

- Paloluokka EI90-U/U ****

- Putken kannakoinnissa noudatettava kuvan mukaisia maksimimittoja

**) Putken seinämävahvuudet ETA -hyväksynnän mukaan

Putken Ø (mm)	Kerrosta nauhaa	Maksimi aukon koko	Paloluokka
> 32 ≤ 50	2	Putken Ø + 38mm	EI90-U/U
> 50 ≤ 75	3	Putken Ø + 42mm	EI90-U/U
> 75 ≤ 110	4	Putken Ø + 46mm	EI90-U/U

* Hyväksytyt desibeliputket **ETA-20/0989**: Geberit (Silent PP, Silent Pro, dB20), Uponor S&W Decibel, Poloplast (Polokal 3S, Polokal NG, Polokal XS), Wavin (AS, SiTech, SiTech +), Rehau Raupiano Plus, GF Silenta Premium, Valsir (Silere, Triplus), Ke Kelit PhonEx AS, Marley Silent, Ostendorf Skolan dB, Pipelife Master 3, Coes (Blue Power, PhoNo Fire), Conel Drain Hausabflußrohr

**** Polttokoestandardin EN 1366-3 mukaan tuulettuvien muoviviemärijärjestelmien kanssa käytettävät palokatkoratkaisut tulee testata ja kelpoisuus osoittaa siten, että putken pään asetelma on avoin/avoin (U/U).

HUOM! Mikäli dokumentin sisältöä muokataan, tulee hyväksynnän kattavuus tarkistaa.

LEGAL NOTICE: This template contains Hilti Intellectual Property which is legally protected, including Community registration of Hilti trademarks. For use only by Hilti customers and in conjunction with Hilti products. No third party use/products is authorised and breaches Hilti's intellectual property rights. Hilti accepts no responsibility for unauthorized use and reserves all rights to take legal action to enforce its rights in law.